


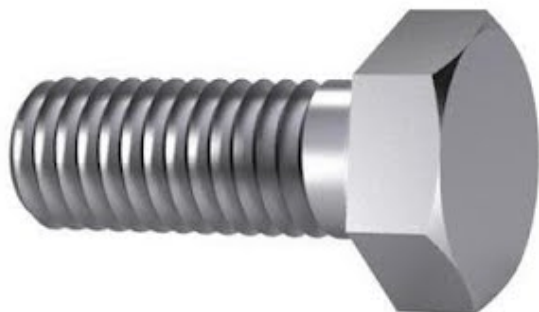

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X10

Artikelnummer	01210.050.010
Merk	-
UBB	950351062514
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029478
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Technische tekening

