


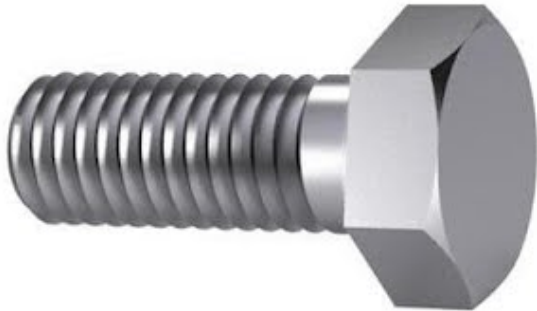

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X35

Artikelnummer	01210.050.035
Merk	-
UBB	950351063272
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029553
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35
P	0.8
s	8

Technische tekening

