


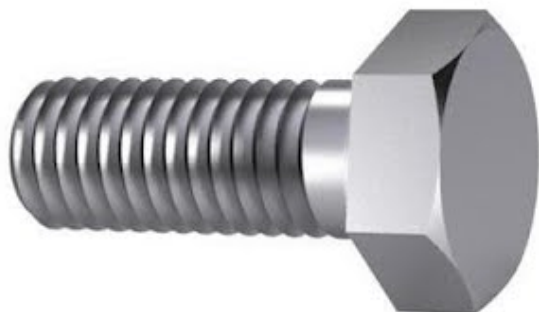

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X45

Artikelnummer	01210.050.045
Merk	-
UBB	950351063439
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029577
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	45
P	0.8
s	8

Technische tekening

