


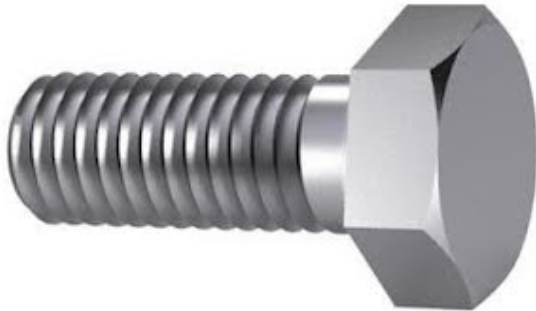

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X16

Artikelnummer	01210.060.016
Merk	-
UBB	950351064189
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029652
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

Technische tekening

