


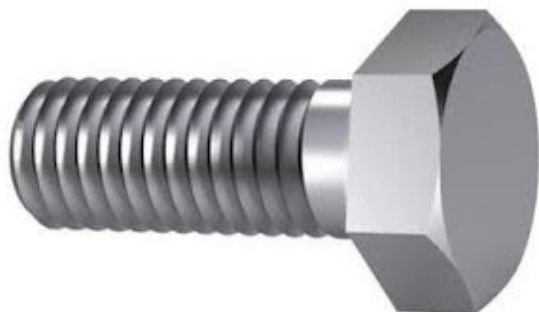

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X25

Artikelnummer	01210.060.025
Merk	-
UBB	950351064593
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029690
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische tekening

