


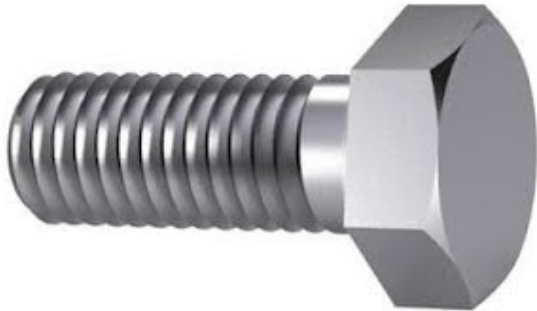

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X60

Artikelnummer	01210.060.060
Merk	-
UBB	950351065178
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029775
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

Technische tekening

