


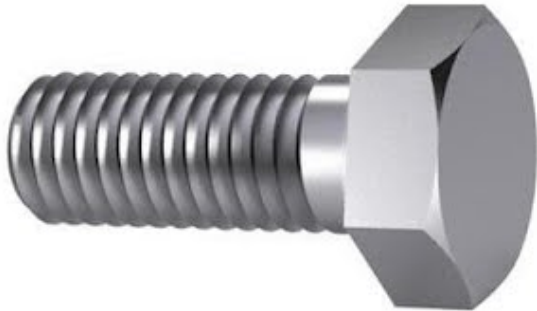

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X90

Artikelnummer	01210.060.090
Merk	-
UBB	950351065418
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029829
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Technische tekening

