


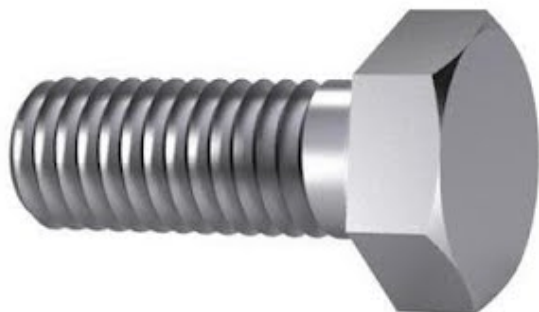

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X45

Artikelnummer	01210.070.045
Merk	-
UBB	950351066408
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029928
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	45
P	1
s	11

Technische tekening

