


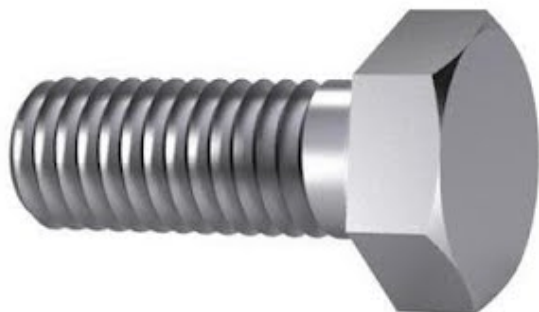

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X60

Artikelnummer	01210.070.060
Merk	-
UBB	950351066655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029959
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Technische tekening

