


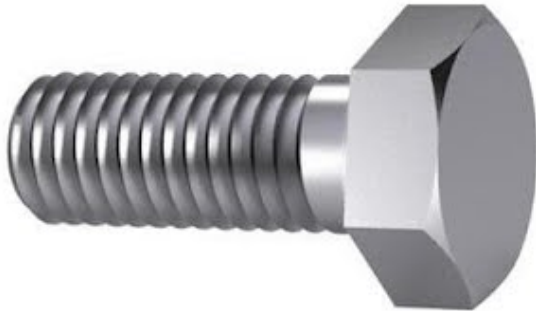

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X18

Artikelnummer	01210.080.018
Merk	-
UBB	950351067232
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030016
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	18 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	18
P	1.25
s	13

Technische tekening

