


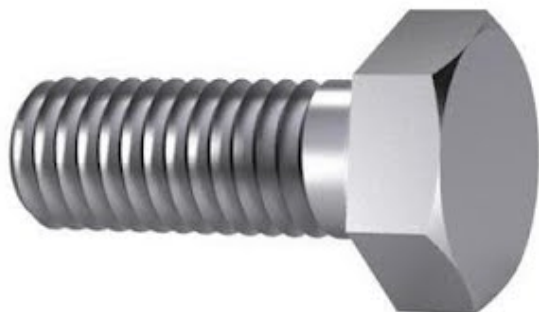

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X22

Artikelnummer	01210.080.022
Merk	-
UBB	950351067497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030030
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	22 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	22
P	1.25
s	13

Technische tekening

