


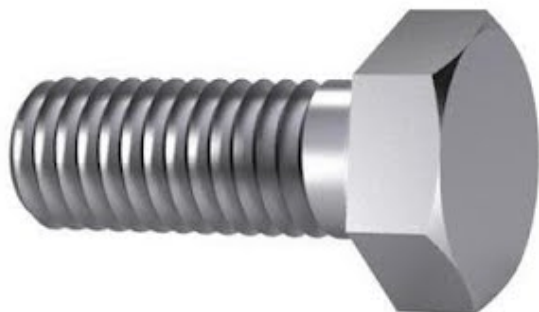

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X40

Artikelnummer	01210.080.040
Merk	-
UBB	950351067802
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030078
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technische tekening

