


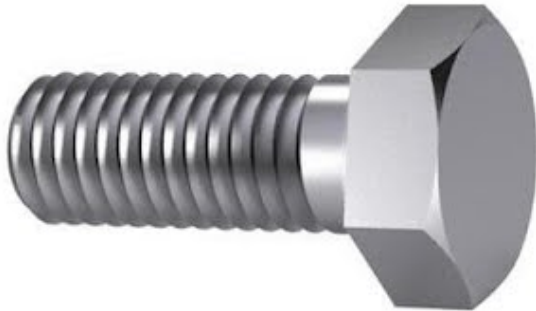

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X45

Artikelnummer	01210.080.045
Merk	-
UBB	950351067984
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030085
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Technische tekening

