


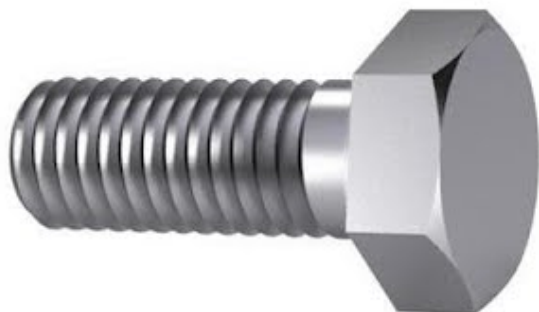

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X25/S=17

Artikelnummer	01210.100.025
Merk	-
UBB	950351069626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030290
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Technische tekening

