


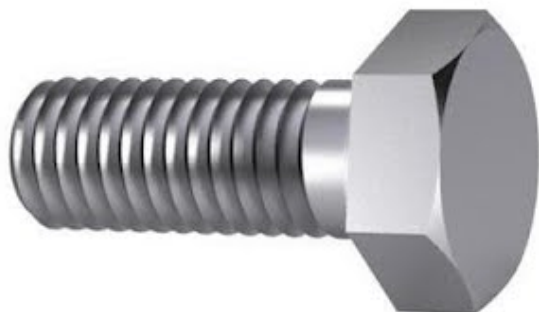

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X25

Artikelnummer	01210.100.026
Merk	-
UBB	952351616687
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030306
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	16

Technische tekening

