


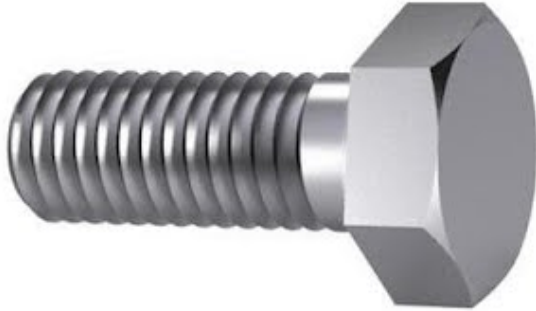

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X30

Artikelnummer	01210.100.031
Merk	-
UBB	952351616760
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030320
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	16

Technische tekening

