


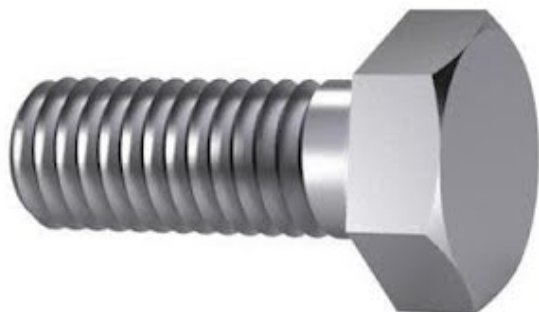

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X35/S=17

Artikelnummer	01210.100.035
Merk	-
UBB	950351069881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030337
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Technische tekening

