


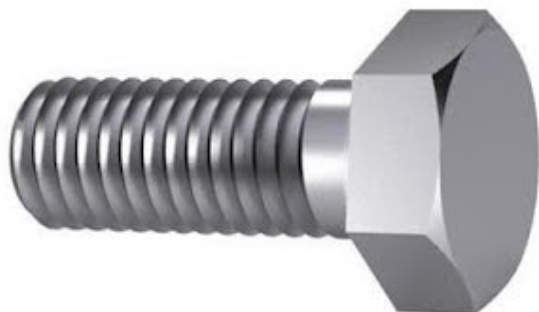

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X40

Artikelnummer	01210.100.041
Merk	-
UBB	952351616927
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030368
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	16

Technische tekening

