


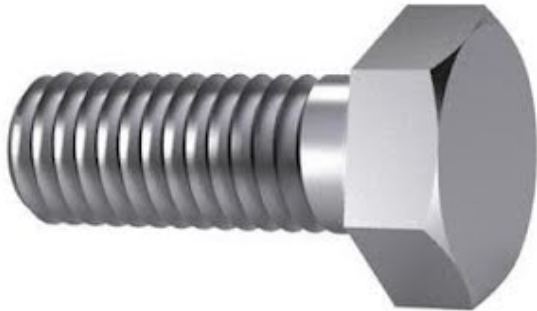

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X45/S=17

Artikelnummer	01210.100.045
Merk	-
UBB	950351904467
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030375
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Technische tekening

