


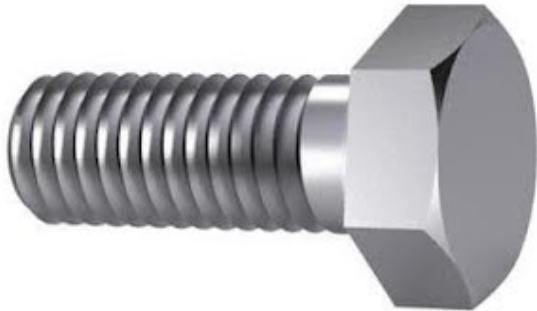

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X50/S=17

Artikelnummer	01210.100.050
Merk	-
UBB	950351070103
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030399
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Technische tekening

