


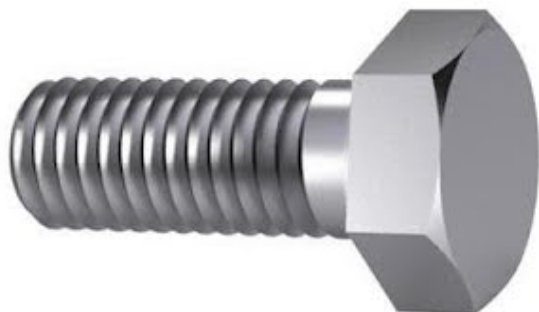

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X80/S=17

Artikelnummer	01210.100.080
Merk	-
UBB	950351070772
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030481
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Technische tekening

