


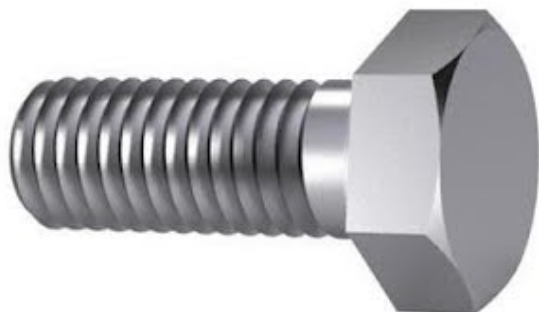

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X120/S=17

Artikelnummer	01210.100.120
Merk	-
UBB	950351071192
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030528
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

Technische tekening

