


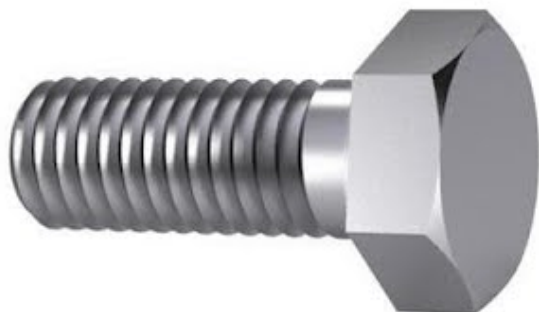

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X170/S=17

Artikelnummer	01210.100.170
Merk	-
UBB	955351308197
UNSPSC	31161620
EAN	8715493563957
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Technische tekening

