


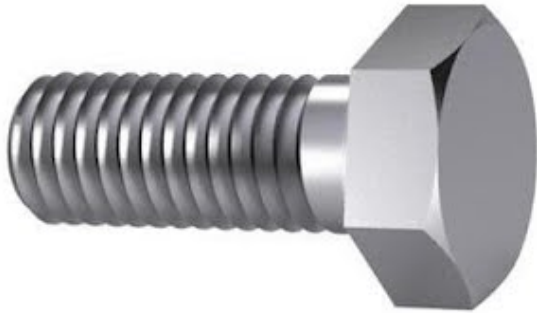

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X16/S=19

Artikelnummer	01210.120.016
Merk	-
UBB	950351071507
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030580
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	16
P	1.75
s	19

Technische tekening

