


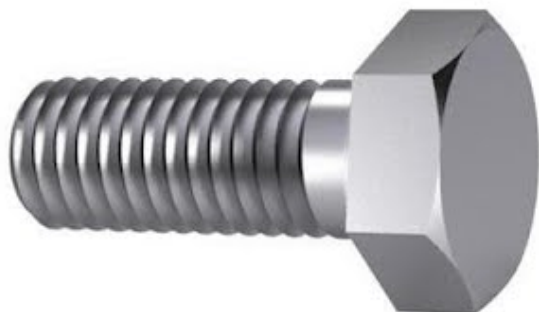

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X28/S=19

Artikelnummer	01210.120.028
Merk	-
UBB	500645004523
UNSPSC	31161620
EAN	8717077050099
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	28 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	28
P	1.75
s	19

Technische tekening

