


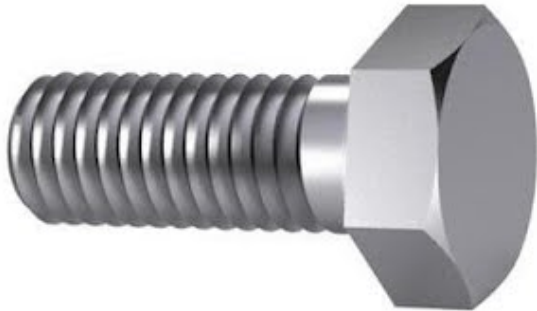

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X35/S=19

Artikelnummer 01210.120.035

Merk -

UBB 950351072000

UNSPSC 31161620

EAN 8715492030689

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

Technische tekening

