


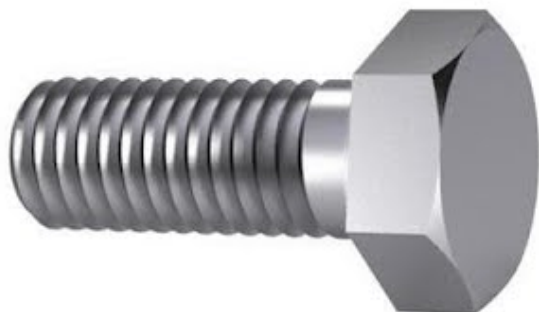

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X40/S=19

Artikelnummer	01210.120.040
Merk	-
UBB	950351072182
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030702
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

Technische tekening

