


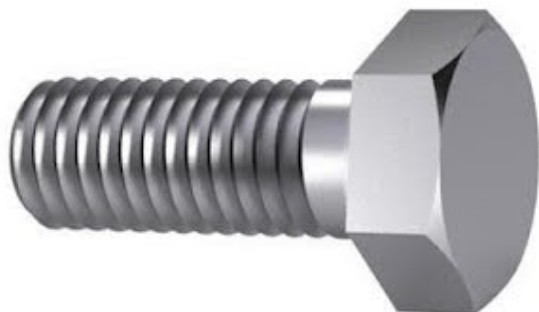

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X80/S=19

Artikelnummer	01210.120.080
Merk	-
UBB	950351072919
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030832
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technische tekening

