


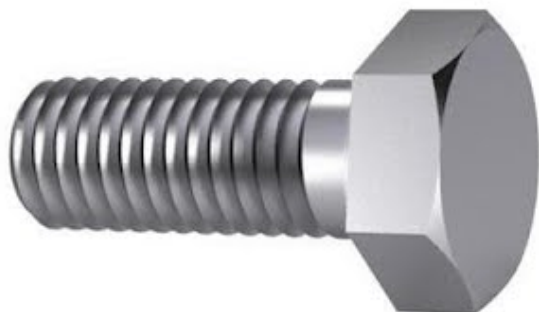

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X85/S=19

Artikelnummer	01210.120.085
Merk	-
UBB	954351883473
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030856
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	85 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	85
P	1.75
s	19

Technische tekening

