


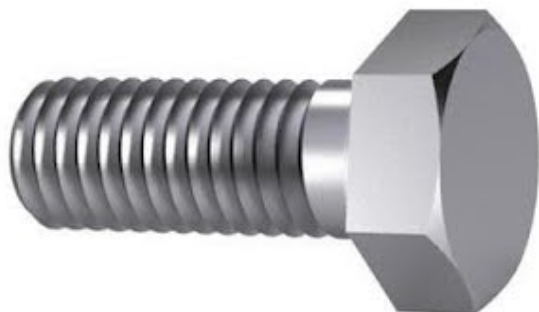

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X100/S=19

Artikelnummer	01210.120.100
Merk	-
UBB	950351073172
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030870
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Technische tekening

