


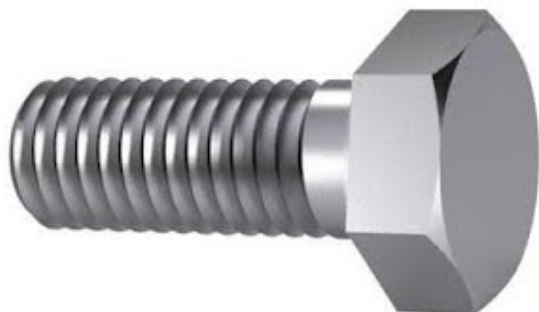

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X190/S=19

Artikelnummer	01210.120.190
Merk	-
UBB	500644638750
UNSPSC	31161620
EAN	8717077012769
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	190
P	1.75
s	19

Technische tekening

