


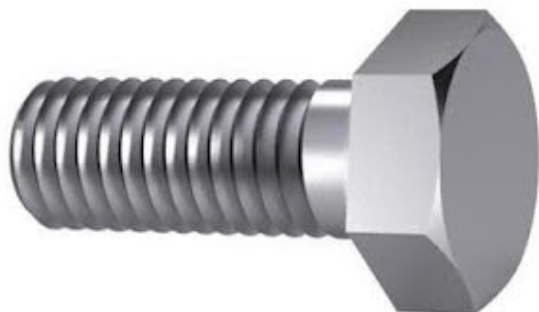

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X40

Artikelnummer	01210.140.041
Merk	-
UBB	952351618907
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031037
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	21

Technische tekening

