


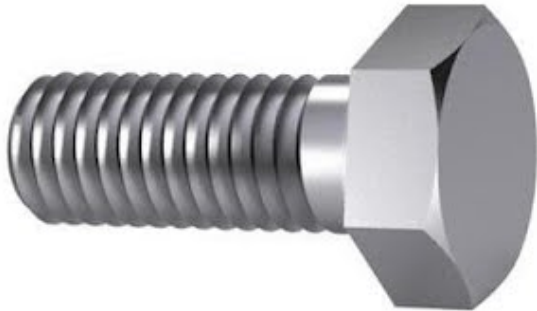

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X65/S=22

Artikelnummer	01210.140.065
Merk	-
UBB	950351074659
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031112
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische tekening

