


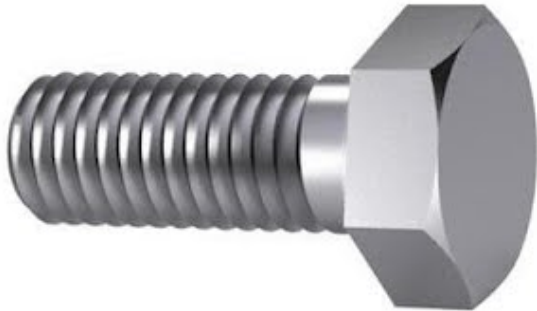

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X60

Artikelnummer	01210.160.060
Merk	-
UBB	950351076142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031273
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technische tekening

