


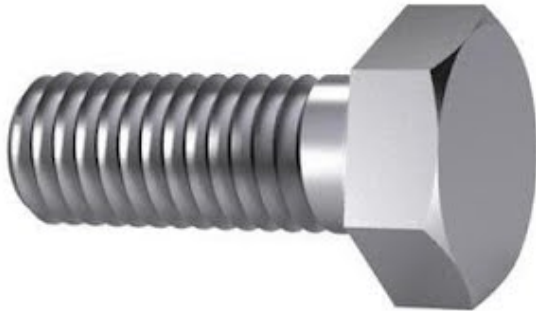

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X65

Artikelnummer	01210.160.065
Merk	-
UBB	950351076225
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031280
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Technische tekening

