


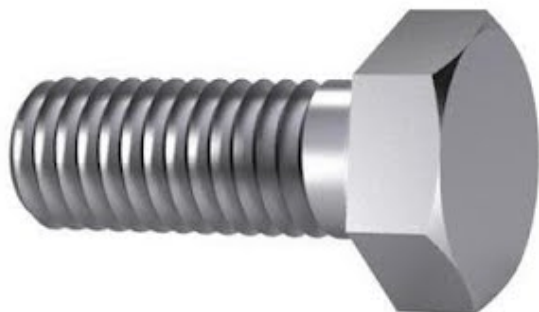

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X110

Artikelnummer	01210.160.110
Merk	-
UBB	950351076894
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031341
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Technische tekening

