


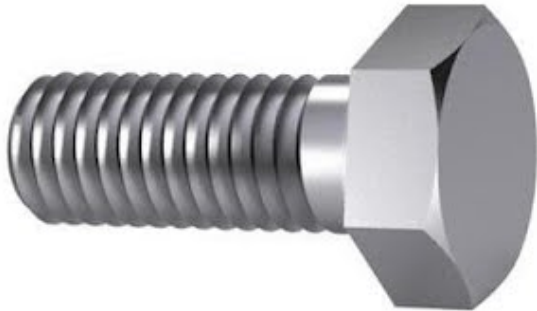

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X180

Artikelnummer	01210.160.180
Merk	-
UBB	950351077470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031419
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Technische tekening

