


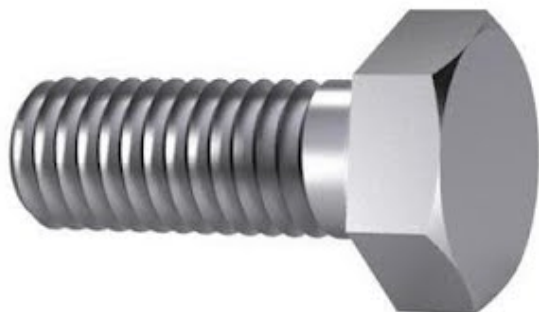

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X30

Artikelnummer	01210.180.030
Merk	-
UBB	950351077629
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031433
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	30
P	2.5
s	27

Technische tekening

