


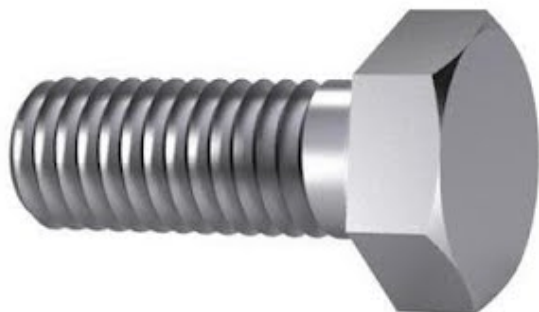

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X40

Artikelnummer	01210.180.040
Merk	-
UBB	950351077884
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031457
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	2.5
s	27

Technische tekening

