


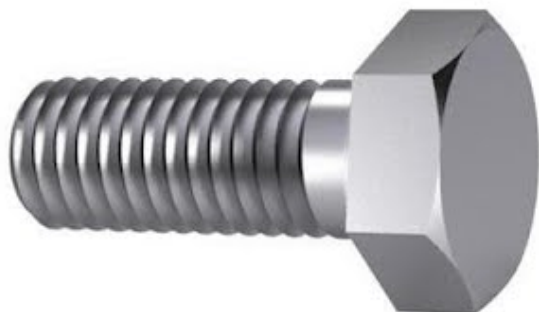

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X45

Artikelnummer	01210.180.045
Merk	-
UBB	950351077967
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031464
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	45
P	2.5
s	27

Technische tekening

