


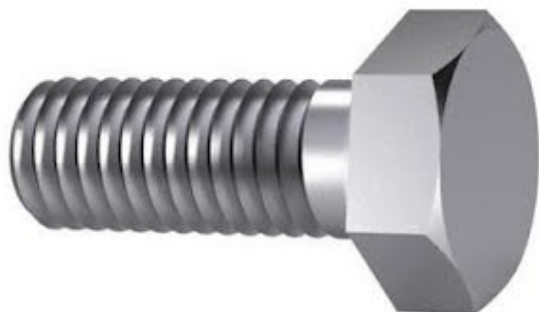

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X70

Artikelnummer	01210.180.070
Merk	-
UBB	950351078387
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031518
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	70
P	2.5
s	27

Technische tekening

