


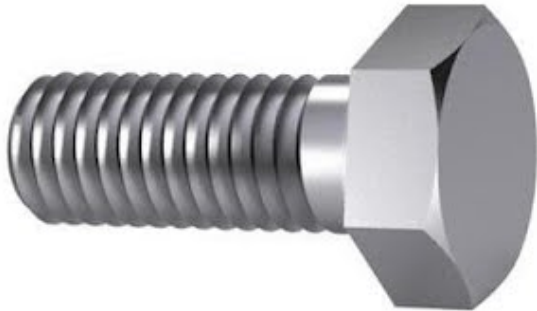

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X45

Artikelnummer	01210.200.045
Merk	-
UBB	950351079039
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031617
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Technische tekening

