


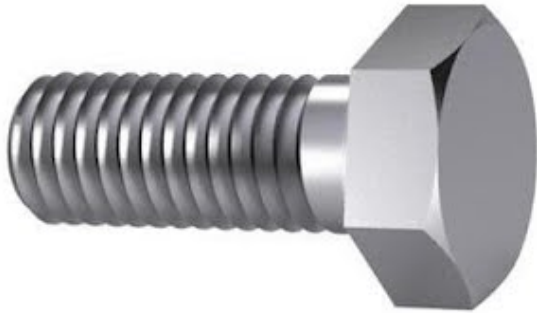

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X90

Artikelnummer	01210.200.090
Merk	-
UBB	950351079781
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031709
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Technische tekening

