


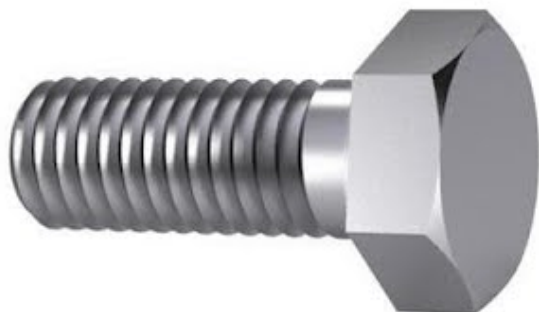

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X100

Artikelnummer	01210.200.100
Merk	-
UBB	950351079864
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031716
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Technische tekening

