


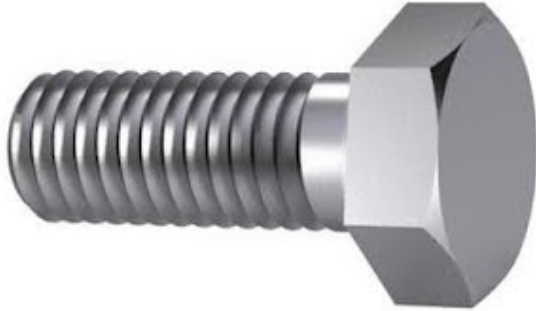

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X140

Artikelnummer	01210.200.140
Merk	-
UBB	950351080268
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031754
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5
s	30

Technische tekening

