


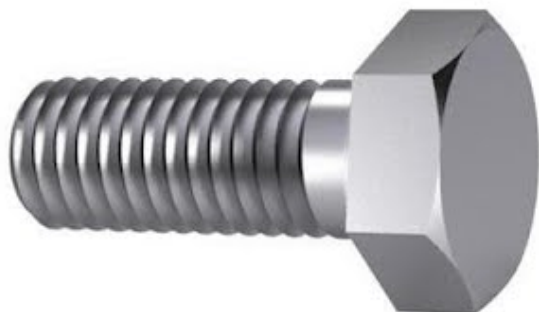

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X180

Artikelnummer	01210.200.180
Merk	-
UBB	950351080425
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031785
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Technische tekening

