


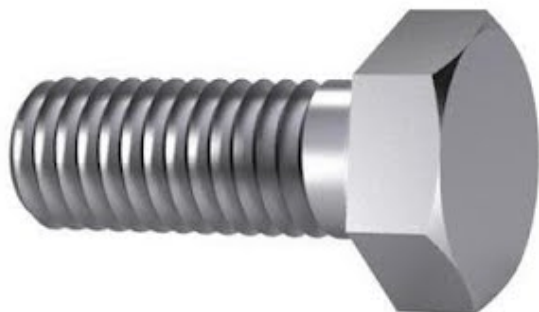

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X50/S=32

Artikelnummer	01210.220.050
Merk	-
UBB	950351080672
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031822
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	50
P	2.5
s	32

Technische tekening

