


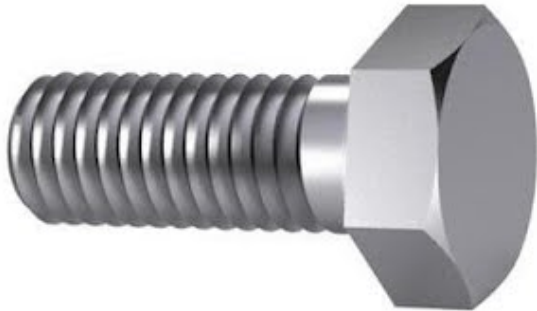

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X55/S=32

Artikelnummer	01210.220.055
Merk	-
UBB	950351080755
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031839
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	55
P	2.5
s	32

Technische tekening

