


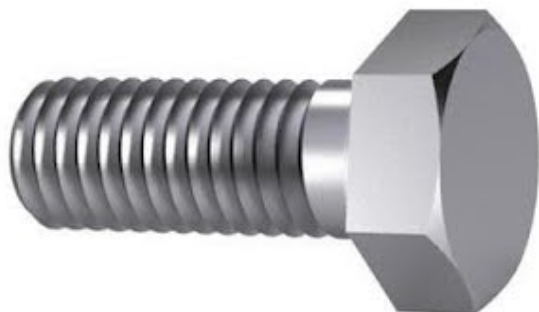

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X80/S=32

Artikelnummer	01210.220.080
Merk	-
UBB	950351081175
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031877
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	32

Technische tekening

