


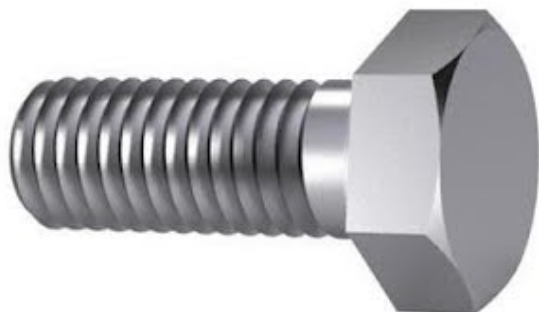

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X30

Artikelnummer	01210.240.030
Merk	-
UBB	500621814879
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503839
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	30
P	3
s	36

Technische tekening

